

97 52 05

Crimpzange auch für Zweihandbedienung




- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | 97 52 05 |
| EAN | 4003773025467 |
| Zange | brüniert |
| Griffe | mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen |
| Anwendung | unisiolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) |
| Kapazität Quadratmillimeter mm² | 0,5 - 6,0 |
| Anzahl der Nester | 3 |
| AWG | 20 - 10 |
| Länge mm | 250 |
| Gewicht netto g | 572 |



Erster Schritt: Heranholen des Schenkels mit zwei Fingern, bis beide Backen auf dem zu vercrimpenden Verbinder aufliegen

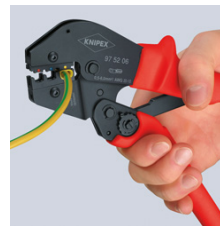

Zweiter Schritt: Jetzt die ganze Hand für den weiteren Crimpvorgang benutzen



Dritter Schritt: Bei größerem Kraftbedarf z. B. bei isolierten Verbindern 6,00 mm² ist auf Grund der längeren Griffe eine Zweihandbedienung möglich

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

| Artikel-Nr. | EAN | |
|-------------|---------------|-----------------------|
| 97 59 20 | 4003773053934 | Zugfeder für 97 52 xx |
| 97 59 21 | 4003773053941 | Zugfeder für 97 52 xx |