

97 52 06

Crimpzange auch für Zweihandbedienung




- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Artikel-Nr.	97 52 06
EAN	4003773025474
Zange	brüniert
Griffe	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Anwendung	isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder
Kapazität Quadratmillimeter mm ²	0,5 - 6,0
Anzahl der Nester	3
AWG	20 - 10
Länge mm	250
Gewicht netto g	565



Erster Schritt: Heranholen des Schenkels mit zwei Fingern, bis beide Backen auf dem zu vercrimpenden Verbinder aufliegen

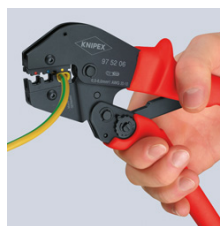

Zweiter Schritt: Jetzt die ganze Hand für den weiteren Crimpvorgang benutzen



Dritter Schritt: Bei größerem Kraftbedarf z. B. bei isolierten Verbindern 6,00 mm² ist auf Grund der längeren Griffe eine Zweihandbedienung möglich

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
97 59 20	4003773053934	Zugfeder für 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Zugfeder für 97 52 xx