

98 13 20


Schraubendreher für Innensechskantschrauben



- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl



Artikel-Nr.	98 13 20
EAN	4003773071693
Spitze	brüniert
Griff	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schlüsselweite S mm	2,0
Klingenlänge mm	75,0
Grifflänge mm	102
unisolierte Klingenlänge mm	15,0
Länge mm	175
Gewicht netto g	40

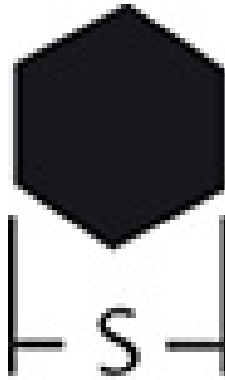

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

