

98 13 40


Schraubendreher für Innensechskantschrauben



- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl



Artikel-Nr.	98 13 40
EAN	4003773026358
Spitze	brüniert
Griff	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schlüsselweite S mm	4,0
Klingenlänge mm	75,0
Grifflänge mm	107
unisolierte Klingenlänge mm	15,0
Länge mm	182
Gewicht netto g	55

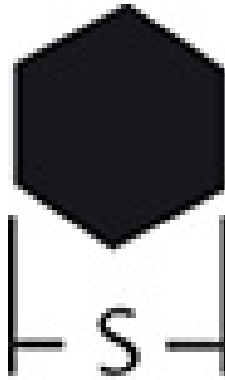

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

