

98 13 60


Schraubendreher für Innensechskantschrauben



- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl



Artikel-Nr.	98 13 60
EAN	4003773026372
Spitze	brüniert
Griff	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schlüsselweite S mm	6,0
Klingenlänge mm	100,0
Grifflänge mm	112
unisolierte Klingenlänge mm	15,0
Länge mm	212
Gewicht netto g	98

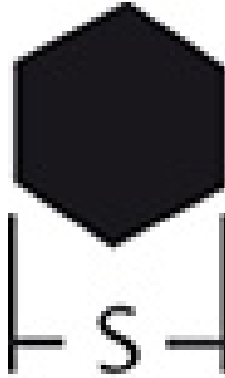

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

