


98 14 05

Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit T-Griff



⚠ 1000V ⓪

Artikel-Nr.	98 14 05
EAN	4003773020431
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schlüsselweite S mm	5,0
unisolierete Klingenlänge ± 2 mm	9,0
Quergrifflänge mm	90,0
Länge mm	120
Gewicht netto g	220

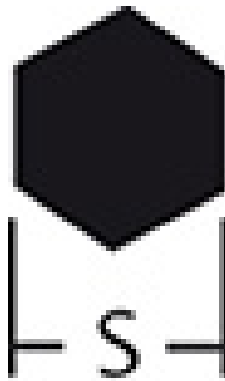

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

