 


98 37 14


Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"



- Für metrische Sechskantschraubenköpfe
- Grundwerkzeug verchromt
- Chrom-Vanadin-Stahl



Artikel-Nr.	98 37 14
EAN	4003773020622
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schlüsselweite S mm	14,0
Durchmesser Wirkseite d max. mm	23,7
Verbindungsvierkant Zoll	3/8
Länge mm	46
Gewicht netto g	39

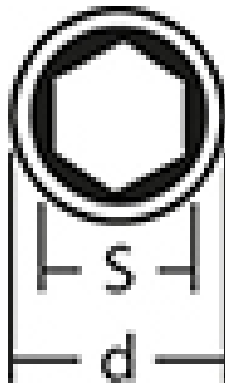

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

