


# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 28301 Kommissionierwagen

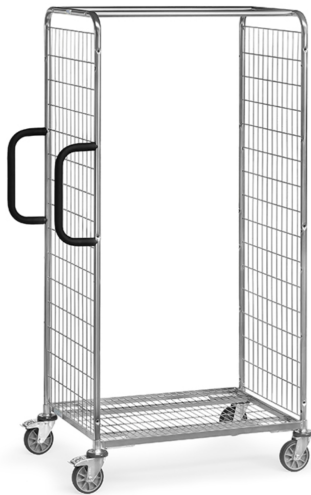

**Transportgeräte**



Baukastensystem. Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen. Höhe 1825 mm.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	300
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	850
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	610
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	193
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	80
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1091
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	690
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1825
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	29,9
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976283012