



**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4091 Handwagen

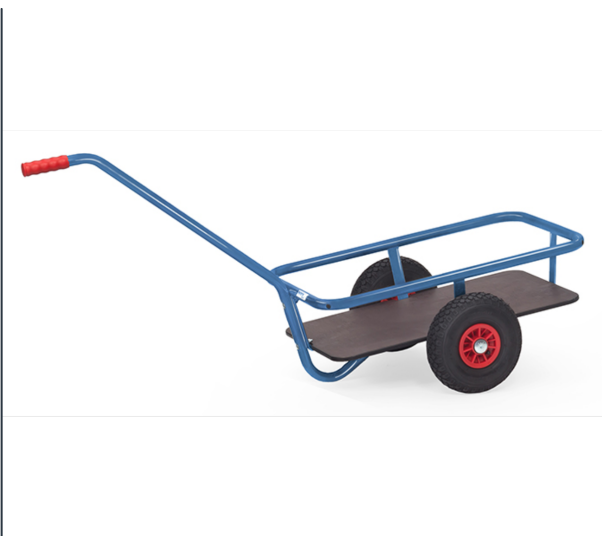

Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	200
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	690
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	356
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1381
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	596
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	777
<b>Bereifung</b>	Luft
<b>Radgröße (mm)</b>	260 x 85
<b>Ausführung</b>	offen
<b>Gewicht (kg)</b>	10
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976340913