




Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: E4626-1ET Etagenboden für Tragarmwagen mit PVC-Schlauch

Zubehör für Standard-Tragarmwagen: Holzböden aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.

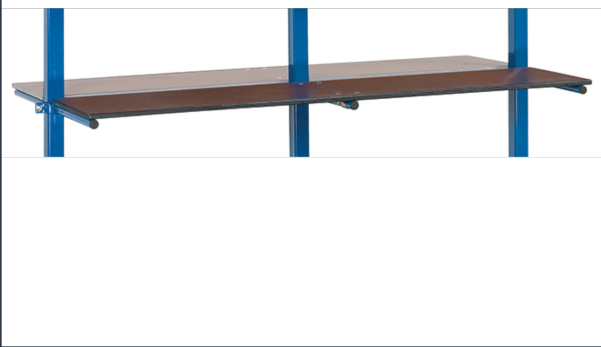

Technische Details:

Ladeflächenlänge (mm)	2000
Ladeflächenbreite (mm)	370
Gesamtlänge (mm)	2000
Gesamtbreite (mm)	370
Gesamthöhe (mm)	45
Farbe	braun
Gewicht (kg)	6,96
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	44219999
GTIN	4017976358147