

KERN FS 2

KERN

Premium Kraftmessgerät mit integrierter Messzelle (optional) und Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 externe Messzellen




Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5 V, 1 A
Steckernetzteil Art	USB inkl. Steckernetzteil (trennbar)
mitgeliefertes Steckernetzteil	Akku & Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO
Akku Ladezeit	8 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	5 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	8 h

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	280×185×90 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,15 kg
UN-Nummer (Gefahrgut)	3481

Piktogramme

STANDARD

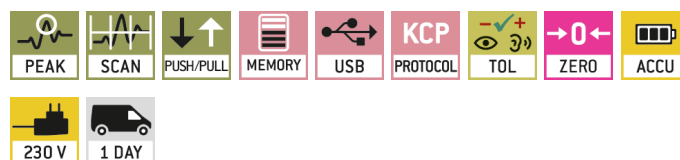

OPTION



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessgeräte
Produktgruppe	Digitales Kraftmessgerät

Messsystem

Voreingestellte Einheit	N
Messkopf Messfrequenz	1000 Hz
Kraftrichtungen	zug druck

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Art	TFT, farbig
-------------	-------------

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	71×31×180 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	71×31×180 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	71×31×180 mm
Material Gehäuse	Kunststoff

Funktionen

Statistik-Funktion	✓
Speicherfunktion	✓
Schnittstellen	USB-Device

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
---	---------------------------