


# Scotch® Gewebeklebeband 2904

## Beschreibung

Das Gewebeklebeband 2904 auch in der Original US Fassung bezeichnet als 3M™ Scotch® „Duct Cloth Tape“ 2904, ist ein Gewebeklebeband für vielseitige Anwendungen.

Es handelt sich um ein Polyethylen beschichtetes Gewebe, das mit einem Klebstoff aus einem synthetischen Gummi-Harzmischung beschichtet ist.

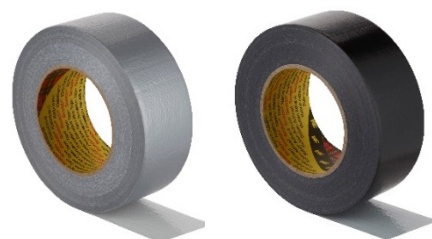

Das Klebeband ist eine gute Wahl zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen. Es ist geeignet zum Bündeln, verpacken, verbinden, dichten, schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten.

---

## Vorteile

- Aggressiver synthetische Gummi-Harzklebstoff gewährleistet eine gute Soforthaftung zu einer großen Anzahl von Oberflächen
- Das Gewebe ermöglicht gerades werkzeugfreies abreißen in Längs- und Querrichtung
- Hohe Reißfestigkeit des Gewebes, ideal zum Bündeln von Materialien  
Gute Verformbarkeit des Trägermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen Oberflächen

## Verwendungszweck

- Generelle Instandhaltungsaufgaben
- Bündeln
- Einpacken
- Verbinden
- Dichten
- Schützen
- Farbige Kennzeichnung

## Physikalische Eigenschaften

Klebstofftyp	
Dicke (AFERA 5006)	0,19 mm
Länge	50m
Farbe Klebeband	Schwarz, Silber
Schutzabdeckung	Keine

## Leistungsmerkmale

Klebkraft zu Stahl (AFERA 5001)	11 N /cm
Bruchlast (AFERA 5004 MD)	110 N / 25 cm
Bruchdehnung (AFERA 5004 MD)	30%

## Lagerung und Haltbarkeit

Bei 16 °C – 25 °C und 40 – 65% relativer Luftfeuchtigkeit im Originalkarton lagern.  
12 Monate ab Produktionsdatum.

## Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter [www.3M-Klebtechnik.de](http://www.3M-Klebtechnik.de)

## Wichtiger Hinweis

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

© 3M 2017. All rights reserved.

**3M Deutschland GmbH**  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel. +49 (0) 2131 14-3330  
Fax +49 (0) 2131 14-3200  
E-Mail: kleben.de@mmm.com  
www.3M-klebtechnik.de

**3M (Schweiz) GmbH**  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Tel. +41 (0) 44 724-9121  
Fax +41 (0) 44 724-9014  
E-Mail: kleben.ch@mmm.com  
www.3M.com/ch/kleben

**3M Österreich GmbH**  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel. +43 (0) 186 686-495  
Fax +43 (0) 188 686-10495  
E-Mail: kleben-at@mmm.com  
www.3M.com/at/kleben

