


Produktinformationen | Stand: April 2018

## 3M™ Silver Trennscheibe



- ▶ Spitzenleistung ermöglicht schnelles Trennen und gewährleistet eine lange Standzeit
- ▶ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- ▶ Durchmesser von 75 mm bis 230 mm

### Nutzen angewandter Schleifwissenschaft

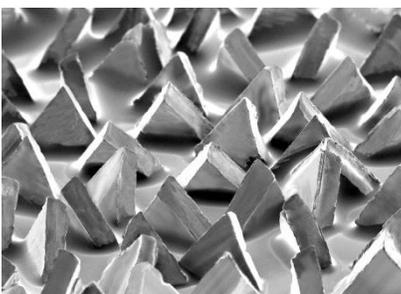

Basierend auf der keramischen Präzisionskorntechnologie generieren die 3M™ Trennscheiben eine exzellente Standzeit und ein schnelles Trennen. Die 3M™ Silver Trennscheiben halten auch länger als vergleichbare Zirkonkorund- oder Korund-Scheiben, so dass pro Scheibe mehr Schnitte möglich sind.

### 3M™ Silver Trennscheibe

	Die neuen 3M™ Silver Trennscheiben schneiden während ihrer gesamten Lebensdauer mit unverminderter Leistung.
<b>Bindung</b>	Vollkunstharz
<b>Lieferbare Formen</b>	Scheiben
<b>Durchmesser</b>	75 mm, 100 mm, 105 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm, 230 mm
<b>Körnung</b>	36+, 60+
<b>Dicke</b>	0,9 mm, 1,0 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm
<b>Typen</b>	Typ 41 (gerade), Typ 42 (gekröpft)
<b>Schleifkorn</b>	Patentiertes 3M™ Präzisionsgeformtes Keramik Korn (Mischung)
<b>Werkstoffe</b>	Bau- und Edelstahl
<b>Anwendungsbereiche</b>	Trennarbeiten
<b>Maschinensysteme</b>	Trennschleifer, Winkelschleifer

#### Merkmale

- 3M™ patentiertes präzisionsgeformtes Keramik Korn (Mischung)
- Gleichmäßige Schneidleistung während der Standzeit
- Kontaminationsfrei (INOX)



#### Vorteile

- Schnelles Trennen
- Lange Lebensdauer
- Kosteneffizient
- Optimal für Bau- und Edelstahl



#### Nutzen

- Geringere Prozesskosten
- Präzises Arbeiten
- Erhöht die Arbeitsproduktivität
- Unverminderte Leistung

**Sicherheitshinweis:** Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

**Wichtiger Hinweis:** Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: [solutions.3mdeutschland.de](http://solutions.3mdeutschland.de) > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

© 3M 2018. All rights reserved.



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz- Str. 1, 41460 Neuss  
Tel: +49 2131 14-2710  
Fax: +49 2131 14-3200  
[schleifen.de@3m.com](mailto:schleifen.de@3m.com)

**3M (Schweiz) GmbH**  
Schleifsysteme  
Eggstr. 93, 8803 Rüslikon  
Tel: +41 44 724-9151  
Fax: +41 44 724-9440  
[info@mmm.com/ch](mailto:info@mmm.com/ch)

**3M Österreich GmbH**  
Schleifsysteme  
Kranichberggasse 4, 1120 Wien  
Tel: +43 1 86686-0  
Fax: +43 1 86686-10287  
[schleifen-at@mmm.com](mailto:schleifen-at@mmm.com)