 



Spannzange / collet ER20 DIN6499
 Spannungsbereich / clamping range: 1,0 - 13,0

Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-20 M2-M6

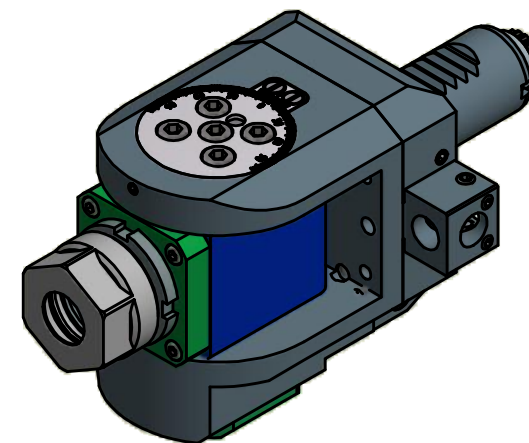

Hakenschlüssel
 mit Nase
*Hook wrench with
 nose end*
 DIN1810 A 34x36

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 3.118 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 16 / 16 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1

 
Benennung - Title

Schwenkkopf
Swivel head

EWS
 Tool Technologies
 EWS Weigele GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhingen
 www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS029392



REV: -/C

Nr. - No.

63.25205480

MNR.

109127

QR