


Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-25 M3-M10

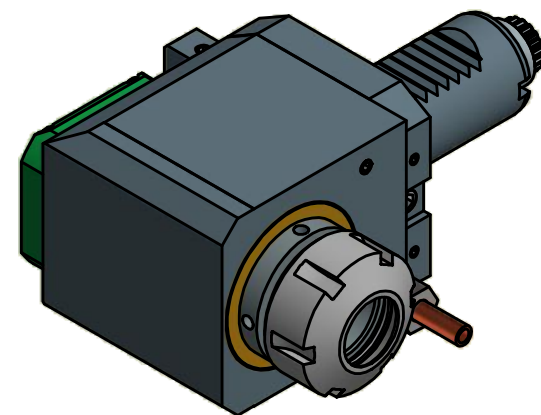


 Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 40x42


 Spannzangenschlüssel
 Clamping wrench
 225

 
Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data	
Weight	= 2.813 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 8000 / 8000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1

Benennung - Title	
Radial Bohr und Fräskopf	
Radial drilling and milling head	

EWS Tool Technologies	EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de
	Nr. - No. 60.3025CTXR

Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
IDENT: DEWS105137	REV: -/B
	MNR. 111969

