


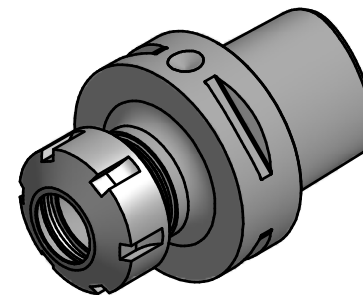


Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-25 M3-M10



Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
Zuwaiderhandlungen verpflichtet zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 0.932 [kg]	Benennung - Title Spannzangenaufnahme Collet chuck holder	 EWS <small>Tool Technologies</small> <small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uthingen www.ews-tools.de</small>	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: D-EWS-046518	 REV: -/- MNR. 120037	
------------------	--	---	---	--	--	---