


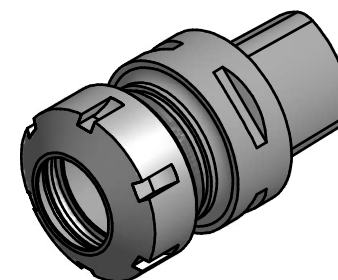


EWS-Capto C5-Schaft  
EWS-Capto C5-shank



Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet  
ET-1-32 M5-M12

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.  
Zuwaiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 0.640 [kg]	Benennung - Title <b>Spannzangenaufnahme</b> <i>Collet chuck holder</i>	 EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: D-EWS-062915	 REV: -/- MNR. <b>143451</b>	
		Nr. - No. <b>31.C532L57</b>				