



 

EWS-Capto C3C-Schaft ohne Gewinde  
*EWS-Capto C3C-shank without thread*

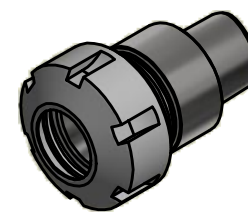

Spannzange / *collet* ER25 DIN6499  
 Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*  
 ET-1-25 M3-M12

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - <i>Note</i>	Technische Daten - <i>technical data</i> Weight = 0.249 [kg]	Benennung - <i>Title</i> Spannzangenaufnahme <i>Collet chuck holder</i>	 <b>EWS</b> <small>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG        Maybachstr. 1        D-73066 Uhingen        www.ews-tools.de</small>	Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: DEWS079502 Nr. - <i>No.</i> <b>31.C3C25L44</b>	 REV: -/A MNR. <b>189952</b>	
-------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------