



 

Hydrodehnfutter / *hydraulic chuck* NBC-20/25-46

Hülsen / *collets* 28.20xxHYDSP

XX (Ø) 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8

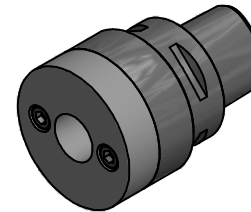

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 1.011 [kg]	Benennung - Title Bohrstangenhalter <i>Boring bar holder</i>	 <small>EWS Weigelt GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de</small>	Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: DEWS000385	 REV: -/B MNR: S01114	
			Nr. - No. 19.C520HYD			