 


84 Kombiklinge für Innensechskantschrauben, 2,5 x 175 mm

Kraftform Kompakt Vario ohne Ratschenfunktion - 6 mm Vario-Klingen/Adapter.



EAN:	4013288000545	Abmessung:	175x7x7 mm
Teilenr:	05002936001	Gewicht:	39 g
Artikel-Nr:	84	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Kombiklinge Hex Kugelkopf/Hex für Vario-Handhalter
- Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm
- Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz
- Zwei Abtriebe an einer Klinge

Kombiklinge für Vario-Griffe. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_ohne_ratschenfunktion_6_mm_vario-klingen_adapter_84.html

Wera - 84

05002936001 - 4013288000545

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

84 Kombiklinge für Innensechskantschrauben, 2,5 x 175 mm

Kraftform Kompakt Vario ohne Ratschenfunktion - 6 mm Vario-Klingen/Adapter.

Vario Doppelklingen

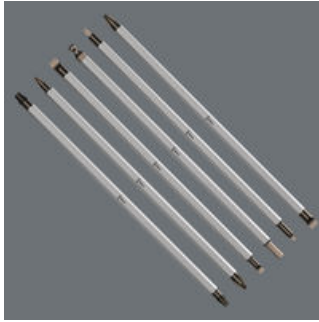

Die 6 mm Schraubendreherklingen mit Sechskantgeometrie sind 175 mm lang und aus dem hochwertigen Bit-Material hergestellt. Das garantiert lange Lebensdauer. Die Klingen verfügen jeweils über 2 Abtriebsspitzen.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



	mm	mm	mm	mm	inch
05002936001	2,5	2,5	6	175	7"
05002938001	3	3	6	175	7"
05002940001	4	4	6	175	7"
05002943001	5	5	6	175	7"
05002948001 ¹⁾	4	5	6	175	7"
05002946001	6	6	6	175	7"

1) ohne Kugelkopf

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_ohne_ratschenfunktion_6_mm_vario-klingen_adapter_84.html

Wera - 84

05002936001 - 4013288000545

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de