

Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"



EAN:	4013288121202	Abmessung:	355x315x65 mm
Teilenr:	05003647001	Gewicht:	6640 g
Artikel-Nr:	8100 SC 4	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Der Zyklus Speed ist ein echter Schnelldreher
- Vereint 5 Knarrentypen
- 38-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

38-teiliges Zyklus-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklus-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 18 zölligen Zyklus Nüssen, 2 Zyklus Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 13 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202



Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen




1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeshalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Umschaltbar

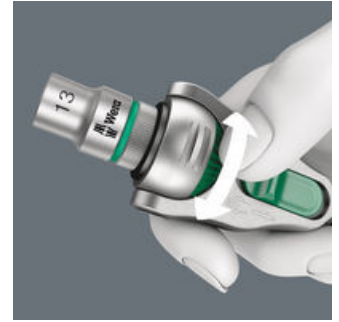


Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Niedriger Rückschwenkwinkel

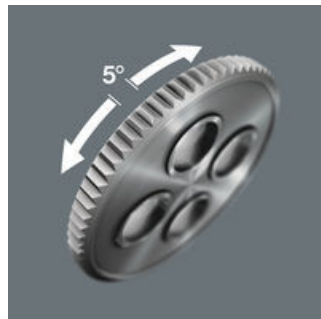

Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelastet. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_4.html


Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"

Satz-Inhalt:


8000 C Zyklus Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm

	05003600001	1x	1/2" x 277 mm
---	-------------	----	---------------


8790 HMC Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 3/8" x 37 mm

	05003618001	1x	3/8" x 37 mm
	05003619001	1x	7/16" x 37 mm
	05003620001	1x	1/2" x 37 mm
	05003621001	1x	9/16" x 37 mm
	05003622001	1x	19/32" x 37 mm
	05003623001	1x	5/8" x 37 mm
	05003624001	1x	11/16" x 37 mm
	05003625001	1x	3/4" x 37 mm
	05003626001	1x	25/32" x 37 mm
	05003627001	1x	13/16" x 37 mm
	05003628001	1x	7/8" x 37 mm
	05003629001	1x	15/16" x 37 mm
	05003630001	1x	31/32" x 37 mm
	05003631001	1x	1" x 40 mm
	05003632001	1x	1 1/16" x 40 mm
	05003633001	1x	1 1/8" x 40 mm
	05003634001	1x	1 3/16" x 42 mm
	05003635001	1x	1 1/4" x 42 mm


8789 C Zyklus-Quergriff, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003636001	1x	1/2" x 250 mm
---	-------------	----	---------------


8794 C Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
---	-------------	----	--------------


8795 C Zyklus-Kardangeln, 1/2", 1/2" x 69 mm

	05003640001	1x	1/2" x 69 mm
---	-------------	----	--------------

8784 C2 Zyklus-Verbindungsteil, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
---	-------------	----	----------------------

8796 SC Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003642001	1x	1/2" x 125 mm
---	-------------	----	---------------

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, zöllig, 38-teilig



Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"

8796 LC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003643001 1x 1/2" x 250 mm



851/2 Z Bits, PH 3 x 32 mm



05057715001 1x PH 3 x 32 mm



855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm



05058015001 1x PZ 3 x 32 mm



867/2 Z TORX® Bits, TX 25 x 35 mm



05066900001 1x TX 25 x 35 mm
05066901001 1x TX 20 x 35 mm
05066905001 1x TX 30 x 35 mm
05066910001 1x TX 40 x 35 mm
05066915001 1x TX 45 x 35 mm
05066920001 1x TX 50 x 35 mm
05066925001 1x TX 55 x 35 mm



840/2 Z Bits, 1/4" x 30 mm



1x 1/4" x 30 mm
1x 5/16" x 30 mm
1x 3/8" x 30 mm
1x 7/32" x 30 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_die_zyklop_speed_knarre_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de