


Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4, 6-teilig

Kraftform Kompakt Stubby - Mit Kraftform Stubby Bits-Handhalter.

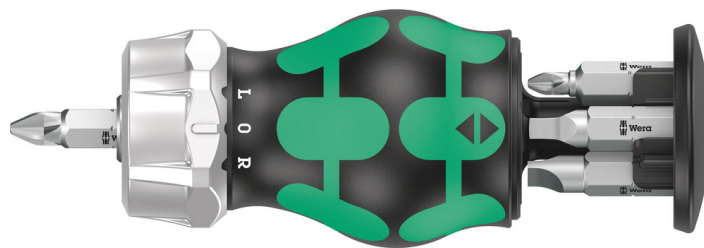

EAN:	4013288221155	Abmessung:	115x60x40 mm
Teilenr:	05008886001	Gewicht:	180 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 6 Bits im integrierten Magazin
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Ratschenfunktion mit Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel und Umschaltring (rechts, fest, links)
- Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Mit zähnharten Bits, für den universellen Einsatz

Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel. Einfach zu bedienender Umschaltring (rechts, fest, links). Inklusive 6 zähnharten Universal-Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_mit_kraftform_stubby_bits-handhalter_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_4.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4
05008886001 - 4013288221155

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kompakte Form



Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche.

Griff mit integriertem Bit-Magazin




Der Griff kann geöffnet werden und gibt so den Zugriff auf die sechs im Magazin enthaltenen Bits frei.

Schwenkbares Bit-Magazin



Das schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.

Mit Ratschenfunktion

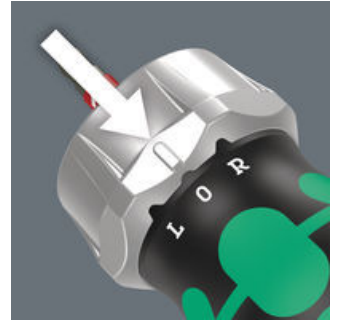

Die Ratschenmechanik ist feinverzahnt für einen geringen Rückholwinkel. Über den Umschaltring kann die Schraubrichtung rechts/fest/links vorgenommen werden. Die magnetische Bitaufnahme ist für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1 geeignet.

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_mit_kraftform_stubby_bits-handhalter_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_4.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4
05008886001 - 4013288221155

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



05072070001

1x PH 1 x 25 mm

05072072001

1x PH 2 x 25 mm

868/1 Z Innenvierkant Bits, # 1 x 25 mm



05066405001

1x # 1 x 25 mm

05066410001

1x # 2 x 25 mm

800/1 Z Bits, 1 x 5,5 x 25 mm



05072059001

1x 1 x 5,5 x 25 mm

05072061001

1x 1,2 x 6,5 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_mit_kraftform_stubby_bits-handhalter_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_4.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4
05008886001 - 4013288221155

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de