


Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

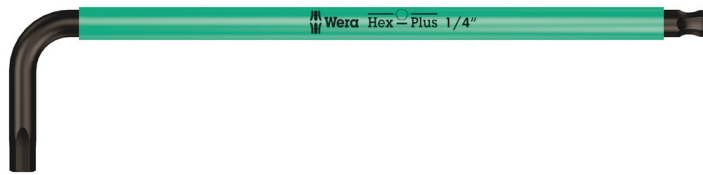

|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288182562 | <b>Abmessung:</b>     | 185x34x10 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05022636001   | <b>Gewicht:</b>       | 85 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 950 SPKL inch | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82041100     |

- Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Griffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel für zöllige Innensechskantschrauben zur Schonung der Finger. Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen. Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegeflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbautagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_950\\_spkl\\_inch.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_spkl_inch.html)

Wera - 950 SPKL inch  
05022636001 - 4013288182562

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

### Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.



Winkelschlüssel aus rundem Material liegen besser in der Hand und machen langes und schmerzfreies Arbeiten möglich. Die Ummantelung aus Kunststoff sorgt zusätzlich für einen angenehmen Griff, gerade bei niedrigen Temperaturen.

### Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

### Kugelkopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_950\\_spkl\\_inch.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_spkl_inch.html)

Wera - 950 SPKL inch  
05022636001 - 4013288182562

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)






Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |                     |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                     | inch                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                   | inch                                                                                  | inch                                                                                  |
| 05022630001        | iceblue_277C        | 5/64"                                                                               | 101                                                                                 | 16                                                                                   | 4"                                                                                    | 5/8"                                                                                  |
| 05022631001        | leuchtgruen_375C    | 3/32"                                                                               | 112                                                                                 | 19                                                                                   | 4 7/16"                                                                               | 3/4"                                                                                  |
| 05022632001        | leuchtpink_232C     | 1/8"                                                                                | 123                                                                                 | 21                                                                                   | 4 7/8"                                                                                | 27/32"                                                                                |
| 05022633001        | gelb_123C           | 5/32"                                                                               | 137                                                                                 | 24                                                                                   | 5 3/8"                                                                                | 1"                                                                                    |
| 05022634001        | leuchtorange_152C   | 3/16"                                                                               | 154                                                                                 | 27                                                                                   | 6 1/16"                                                                               | 1 1/16"                                                                               |
| 05022635001        | rot_200C            | 7/32"                                                                               | 172                                                                                 | 31                                                                                   | 6 3/4"                                                                                | 1 1/4"                                                                                |
| <b>05022636001</b> | <b>tuerkis_339C</b> | <b>1/4"</b>                                                                         | <b>185</b>                                                                          | <b>34</b>                                                                            | <b>7 1/4"</b>                                                                         | <b>1 5/16"</b>                                                                        |
| 05022637001        | pink_241C           | 5/16"                                                                               | 195                                                                                 | 37                                                                                   | 7 11/16"                                                                              | 1 7/16"                                                                               |
| 05022638001        | blau_307C           | 3/8"                                                                                | 224                                                                                 | 42                                                                                   | 9"                                                                                    | 1 11/16"                                                                              |

Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_950\\_spkl\\_inch.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_spkl_inch.html)

Wera - 950 SPKL inch  
05022636001 - 4013288182562

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de