

Serie ESD



EAN:	4013288113900	Abmessung:	260x205x55 mm
Teilenr:	05030170001	Gewicht:	408 g
Artikel-Nr:	1578 A/6	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Kraftform Micro Schraubendrehersatz für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $\leq 10^9$ Ohm
- Mehrkomponentige Kraftform Micro Griffe für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Elektrostatisch abgesicherter Wera Micro Schraubendrehersatz. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

**Weblink**
https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1578_a_6.html

Wera - 1578 A/6
 05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD Werkzeuge



Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Schutz vor elektrostatischer Energie




Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei $\leq 10^9$ Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

Kraftform Micro Griff




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Die Präzisionszone

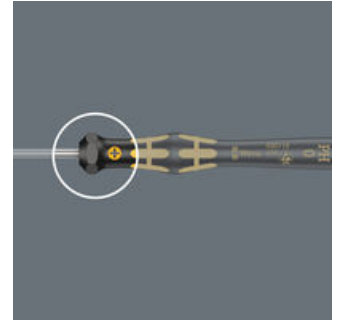


Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justiarbeiten.

Die Kraftzone

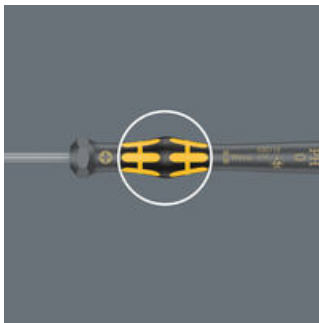


Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Schnelldrehzone

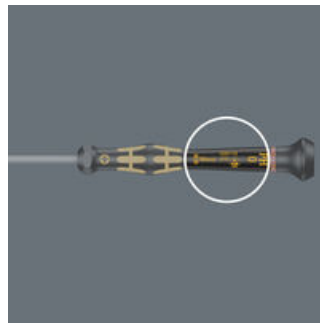


Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

Drehbare Kappe und Schnelldrehzone

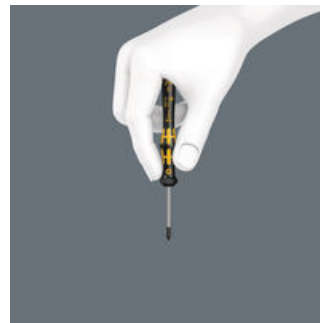

Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

Take it easy Werkzeugfinder

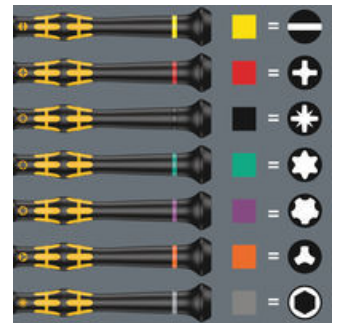

Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1578_a_6.html

Wera - 1578 A/6
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Satz-Inhalt:

1550 PH ESD Kraffform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm



05030111001¹⁾ 1x PH 0 x 60 mm

05030112001 1x PH 1 x 80 mm

1) Größe 0 entsprechend JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert

1578 A ESD Kraffform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,25 x 1,2 x 40 mm



05030100001 1x 0,25 x 1,2 x 40 mm

05030101001 1x 0,23 x 1,5 x 40 mm

05030102001 1x 0,30 x 1,8 x 60 mm

05030104001 1x 0,40 x 2,5 x 80 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1578_a_6.html

Wera - 1578 A/6
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de