

# Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17-teilig

## Kraftform Kompakt 60, 62



<b>EAN:</b>	4013288169624	<b>Abmessung:</b>	180x150x55 mm
<b>Teilenr:</b>	05059293001	<b>Gewicht:</b>	568 g
<b>Artikel-Nr:</b>	KK 60 Torque	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet
- Praktische Falttasche zur übersichtlichen Verstaung

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Drehmomentschraubendreher 7441 mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für drehmomentkontrollierte Verschraubungen. Inklusive Drehmoment-Handhalter 7441, einstellbar von 1,2 bis 3,0 Nm. Einstellbar in Schritten à 0,10 Nm. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenzt Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Inklusive 16 Bits mit 89 mm Länge. Mit praktischer Falttasche zur übersichtlichen Verstaung.




### Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)

Wera - KK 60 Torque  
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Das Griff/Wechselklingen-System

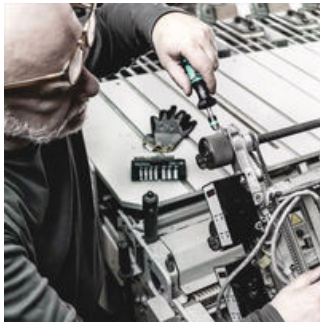

Viele Schraubverbindungen bei Montage - und Servicearbeiten müssen drehmomentkontrolliert angezogen werden, um die Sicherheit der Schraubverbindung zu gewährleisten und/oder Schäden an Schraube oder Werkstück zu vermeiden. Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera sind hierfür die idealen Werkzeuge: Drehmomentbereich von 0,3 Nm bis 8,8 Nm, drei verschiedene Griffe, Messgenauigkeit von  $\pm 6\%$ , blitzschneller Bit-Wechsel durch die Bit-Aufnahme mit Rapidaptor-Technologie.



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

### Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter



Von Hand verstellbar auf entsprechende Skalenwerte. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwerts von Hand. Messgenauigkeit  $\pm 6\%$  nach Norm DIN EN ISO 6789. Deutlich hör- und spürbares Überrassten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

### Für Hand- und Maschinenverschraubung



Die Sets sind für Hand- und Maschinenverschraubung geeignet.

### Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselfutter nehmen sowohl  $\frac{1}{4}$ "-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

### Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

### Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport in robuster Gürteltasche. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

### An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für greifbare Ergonomie!

### Weblink


[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)

Wera - KK 60 Torque  
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Satz-Inhalt:

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7441 x 1,2-3,0 Nm

 05074701001 1x 7441 x 1,2-3,0 Nm



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm

 05059760001 1x PH 1 x 89 mm  
 05059775001 1x PH 2 x 89 mm  
 05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm  
 1) Sechskantklinge




855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm

 05060029001 1x PZ 1 x 89 mm  
 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm  
 05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm  
 1) Sechskantklinge




867/4 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm  
 05060051001 1x TX 15 x 89 mm  
 05060052001 1x TX 20 x 89 mm  
 05060053001 1x TX 25 x 89 mm  
 05060054001 1x TX 30 x 89 mm




800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 89 mm

 05059488001 1x 1 x 5,5 x 89 mm



840/4 Z Bits, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm  
 05059631001 1x 4 x 89 mm  
 05059632001 1x 5 x 89 mm  
 05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm  
 1) Sechskantklinge



Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_torque.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html)

Wera - KK 60 Torque  
 05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de