

Click-Torque C 2 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm  
Click-Torque Push R/L einstellbare Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug



<b>EAN:</b>	4013288218926	<b>Abmessung:</b>	450x60x60 mm
<b>Teilenr.:</b>	05075625001	<b>Gewicht:</b>	1312 g
<b>Artikel-Nr.:</b>	Click-Torque C 2 Push R/L	<b>Ursprungsland:</b>	TW
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Für Rechts- und Linksanzug durch butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Messbereich: 20-100 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 Zähne und 1/2"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Für Rechts- und Linksanzug. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Mit unverlierbarem Durchsteckvierkant zum Richtungswechsel. 1/2" Vierkantantrieb mit Nussverriegelung.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_click-torque\\_push\\_r\\_l\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_fuer\\_rechts-\\_und\\_li](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_push_r_l_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_rechts-_und_li)

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L  
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Click-Torque C 2 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm**  
**Click-Torque Push R/L einstellbare Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug**



**Für den Rechts- und Linksanzug**



Umschalten  
Durchsteckvierkant




mit Der Click-Torque Drehmomentschlüssel ist für den Rechts- und Linksanzug geeignet. Sehr leichtgängiger Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant.

**Genau**



Die Präzision liegt bei  $\pm 3\%$  gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

**Einfach und sicher**

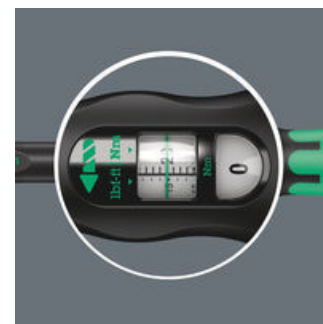

Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.

**Einfache Einstellung**



 
Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

**Auslösemechanismus**



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075625001	1/2"	0,5	20-100	15-73	405	140	47	43	18,5	15	5	1	1	45/64"
			0							15/16"	33/64"	27/32"	11/16"	

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_click-torque\\_drehmomentschluessel\\_click-torque\\_push\\_r\\_l\\_einstellbare\\_drehmomentschluessel\\_fuer\\_rechts-\\_und\\_linksanzug](https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_push_r_l_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_rechts-_und_linksanzug)

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L  
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de