

 
Click-Torque C 3 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm
Click-Torque Push R/L einstellbare Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug



| | | | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288218933 | Abmessung: | 530x55x55 mm |
| Teilenr: | 05075626001 | Gewicht: | 1500 g |
| Artikel-Nr: | Click-Torque C 3 Push R/L | Ursprungsland: | TW |
| | | Zolltarifnr.: | 82041100 |

- Für Rechts- und Linksanzug durch butterweiches Umschalten des unverlierbaren Durchsteckvierkants
- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 Zähne und 1/2"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Für Rechts- und Linksanzug. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Mit unverlierbarem Durchsteckvierkant zum Richtungswechsel. 1/2" Vierkantantrieb mit Nussverriegelung.



Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_push_r_l_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_rechts-_und_li

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L
05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Für den Rechts- und Linksanzug

Genau

Einfach und sicher




Umschalten Durchsteckvierkant

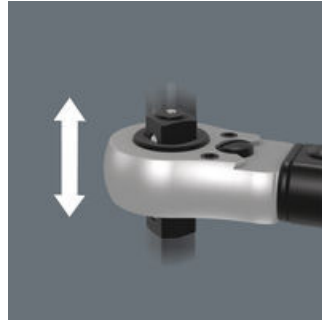

Der Click-Torque Drehmomentschlüssel ist für den Rechts- und Linksanzug geeignet. Sehr leichtgängiger Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant.



Die Präzision liegt bei ±3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

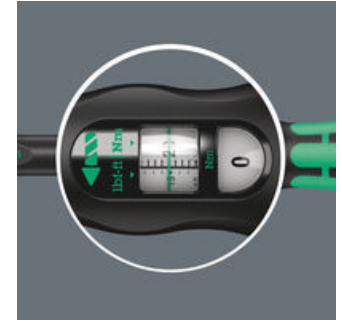

Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.

Einfache Einstellung

Auslösemechanismus

 


Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



| | inch | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | inch | inch |
|-------------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 05075626001 | 1/2" | 40-200 | 1,0 | 30-146 | 510 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 20 | 5 | 1 | 1 | 45/64" |
| | | 0 | | 6 | | | | | | 5/64" | 33/64" | 27/32" | 11/16" | |

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_push_r_l_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_rechts-_und_linksanzug

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L
05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de