

8100 SA/SC 2 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch,  
43-teilig  
Zyklus Speed Knarre, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288126610	<b>Abmessung:</b>	365x310x70 mm
<b>Teilenr:</b>	05160785001	<b>Gewicht:</b>	5249 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8100 SA/SC 2	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041200

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 43-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

43-teiliges Zyklus-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklus-Knarre mit 1/4"-Antrieb und Zyklus-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 21 Zyklus Nüssen, 2 Zyklus Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Kraftform Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter, 16 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



### Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

### Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

### Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

#### Niedriger Rückschwenkwinkel

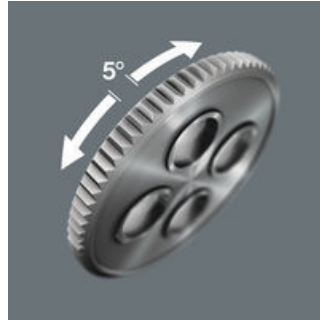

Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

#### Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

#### Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelagert. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html)


Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch,  
43-teilig**  
Zyklop Speed Knarre, 1/4"

**Satz-Inhalt:**


**8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm**

	0500350001	1x 1/4" x 152 mm
---	------------	------------------


**8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 4 x 23 mm**

	05003501001	1x 4 x 23 mm
	05003502001	1x 4,5 x 23 mm
	05003503001	1x 5 x 23 mm
	05003504001	1x 5,5 x 23 mm
	05003505001	1x 6 x 23 mm
	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003508001	1x 9 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm	


**8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm**

	05003529001	1x 1/4" x 37 mm
---	-------------	-----------------

**8796 LA Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm**

	05003531001	1x 1/4" x 150 mm
---	-------------	------------------


**8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm**

	05003600001	1x 1/2" x 277 mm
---	-------------	------------------


**8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 13 x 37 mm**

	05003604001	1x 13 x 37 mm
	05003605001	1x 14 x 37 mm
	05003606001	1x 15 x 37 mm
	05003607001	1x 16 x 37 mm
	05003608001	1x 17 x 37 mm
	05003609001	1x 18 x 37 mm
	05003610001	1x 19 x 37 mm
	05003612001	1x 21 x 37 mm
	05003613001	1x 22 x 37 mm
	05003614001	1x 24 x 37 mm

**8796 LC Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm**

	05003643001	1x 1/2" x 250 mm
---	-------------	------------------

**816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4" x 119 mm**

	05051462001	1x 1/4" x 119 mm
---	-------------	------------------

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_speed\\_knarre\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb und 1/2"-Antrieb, metrisch,  
43-teilig  
Zyklop Speed Knarre, 1/4"**

**800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 89 mm**



05059488001 1x 1 x 5,5 x 89 mm

**840/4 Z Bits, 3 x 89 mm**



05059630001 1x 3 x 89 mm  
05059631001 1x 4 x 89 mm  
05059632001 1x 5 x 89 mm  
05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm

1) Sechskantklinge

**851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm**



05059760001 1x PH 1 x 89 mm  
05059775001 1x PH 2 x 89 mm  
05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Sechskantklinge

**855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm**



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm  
05060035001 1x PZ 2 x 89 mm  
05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sechskantklinge

**867/4 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm**



05060050001 1x TX 10 x 89 mm  
05060051001 1x TX 15 x 89 mm  
05060052001 1x TX 20 x 89 mm  
05060053001 1x TX 25 x 89 mm  
05060054001 1x TX 30 x 89 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_speed\\_knarre\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de