



| | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288145765 | Abmessung: | 170x85x35 mm |
| Teilenr: | 05346293001 | Gewicht: | 361 g |
| Artikel-Nr: | Bit-Check 30 Zyklus Mini 2 | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Wera Bit-Ratsche zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen
- Ideal für beengte Schraubsituationen
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Im handlichen und robusten Bit-Check

Die Wera Bit-Ratsche: Eine Symbiose aus Stärke und Schönheit. Unglaublich robust aufgrund der gesenkgeschmiedeten Vollstahlausführung. Hält Drehmomenten von bis zu 65 Nm stand. Die kleine Ausführung ist vor allem für beengte Schraubsituationen geeignet. Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben. Im Set im bewährten Wera Bit-Check mit Nussadapter und Gürtelclip. Die einfache Werkzeugauf- und entnahme ist möglich. Hohe Robustheit und lange Lebensdauer.



Weblink


https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklus_mini_zyklus_mini_1_bit-check_30_zyklus_mini_2.html

Wera - Bit-Check 30 Zyklus Mini 2
05346293001 - 4013288145765

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Die Zyklus Mini Knarren

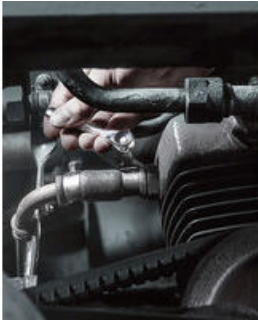


Zyklus Mini



Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

Kleiner Rückholwinkel

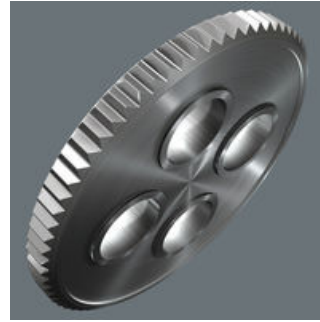

Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Schnelles Schrauben



Rändelrad für schnelles Schrauben.

Umschaltbar



Einfache Links/Rechtsumschaltung.

Geringe Bauhöhe



Die niedrige Höhe ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen.

Hält so ein kleines Werkzeug überhaupt genug aus?



Der Zyklus Mini hält mindestens 65 Nm aus, das ist weit mehr, als man normalerweise an Kraft auf so ein kleines Werkzeug übertragen kann.

Welche Verbindungsteile kann ich auf den Zyklus Mini 1 aufstecken?



Bits und Nüsse. Bits kann ich direkt aufstecken. Ich kann auch erst einen Halter einstecken, der dann den Bit führt. Dieser dient dann ebenfalls als Verlängerung mit freilaufender Führungshülse. Für Nüsse brauche ich einen Adapter 1/4" Sechskant auf Vierkant, z. B. Wera 870/1 (im Bit-Check und bei der einzelnen Bit-Ratsche im Set enthalten).

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklus_mini_zyklus_mini_1_bit-check_30_zyklus_mini_2.html

Wera - Bit-Check 30 Zyklus Mini 2
05346293001 - 4013288145765

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Satz-Inhalt:

8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseinsätze



851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056505001

2x PH 1 x 25 mm

05056510001

3x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



Weblink



https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklus_mini_zyklus_mini_1_bit-check_30_zyklus_mini_2.html

Wera - Bit-Check 30 Zyklus Mini 2
05346293001 - 4013288145765



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1



867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

| | | | |
|--|-------------|----|---------------|
|   | 05066305001 | 1x | TX 10 x 25 mm |
| | 05066308001 | 1x | TX 15 x 25 mm |
| | 05066310001 | 1x | TX 20 x 25 mm |
| | 05066312001 | 1x | TX 25 x 25 mm |
| | 05066315001 | 1x | TX 30 x 25 mm |
| | 05066320001 | 1x | TX 40 x 25 mm |



867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm

| | | | |
|--|-------------|----|---------------|
|   | 05066500001 | 1x | TX 10 x 25 mm |
| | 05066505001 | 1x | TX 15 x 25 mm |
| | 05066510001 | 1x | TX 20 x 25 mm |
| | 05066515001 | 1x | TX 25 x 25 mm |
| | 05066525001 | 1x | TX 30 x 25 mm |



840/1 Z Bits, 3/32" x 25 mm

| | | | |
|--|-------------|----|---------------|
|   | 05135072001 | 1x | 3/32" x 25 mm |
| | 05135073001 | 1x | 1/8" x 25 mm |
| | 05135074001 | 1x | 5/32" x 25 mm |
| | 05135075001 | 1x | 3/16" x 25 mm |
| | 05135076001 | 1x | 1/4" x 25 mm |

800/1 TZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm

| | | | |
|--|-------------|----|-----------------|
|   | 05056225001 | 1x | 1 x 5,5 x 25 mm |
|--|-------------|----|-----------------|

868/1 Z Innenvierkant Bits, # 1 x 25 mm

| | | | |
|--|-------------|----|-------------|
|   | 05066405001 | 1x | # 1 x 25 mm |
| | 05066410001 | 3x | # 2 x 25 mm |
| | 05066415001 | 1x | # 3 x 25 mm |

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklus_mini_zyklus_mini_1_bit-check_30_zyklus_mini_2.html

Wera - Bit-Check 30 Zyklus Mini 2
05346293001 - 4013288145765

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de