


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUMAX 145 MDP NR. 145007

Sicherheitstechnik

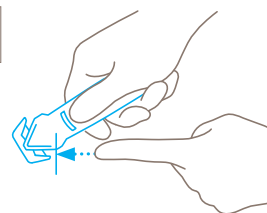

Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit

Die Klinge des SECUMAX 145 MDP liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



KLEINES EINWEG-SICHERHEITSMESSER MIT VERDECKT LIEGENDER KLINGE FÜR VERSCHIEDENE SCHNEIDMATERIALIEN.

Bestellnummer 145007.12

Schlankes Format. Starke Performance. Metalldetektierbar.

Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten – auch als MDP-Variante. Der metalldetektierbare Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen dem 14-Gramm-Leichtgewicht eine beachtliche Robustheit. Seine abgeschirmten Schneidkanten werden mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig, ohne Ihnen zu nah zu kommen. Und auch Ihr Unternehmen ist bestens geschützt, weil das SECUMAX 145 MDP wiederauffindbar ist.

Zin1-Klingenkopf

Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.

Verdeckt liegende Klinge

Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge ä-

ßerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.

Klinge rostfrei

Beim SECUMAX 145 MDP ist die rostfreie Klinge Standard – ideal, wenn Sie es regelmäßig unter anspruchsvollen Bedingungen verwenden. Zugleich können Sie es jederzeit bedenkenlos mit Wasser reinigen.




Metalldetektierbar

In sensiblen Branchen sind Sie mit einem SECUMAX 145 MDP auf der sicheren Seite. Denn Ihre Detektoren schlagen an, sobald das Einweg-Schneidwerkzeug – oder Teile davon – ungewollt in den Produktionsprozess gelangt.

Sehr flach und doch stabil

Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.

ANWENDUNG

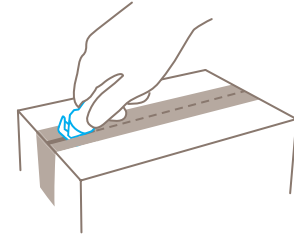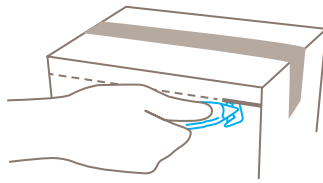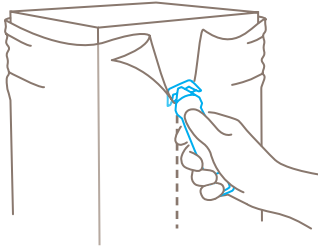

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale



Höchste Sicherheit



Metalldetektierbar



Röntgendetektierbar



Kein Klingenwechsel



Ergonomisch



2-fach nutzbare Klinge



Schnitttiefe



Für Rechts- und Linkshänder



Öse zum Befestigen



Rostfrei

Hauptschneidmaterialien



Karton: 1-lagig



Wickel-, Stretch-,
Schrumpffolie



Klebeband



Sackware



Folien- und Papierbahnen



Garn, Schnur



Kunststoffumreifungen

Montierte Klinge

Klingenstärke 0,50 mm.

KLINGENWECHSEL

Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,50 mm.

SERVICELEISTUNGEN



Sicherheitsposter



Schulungsvideo



Technisches Datenblatt



Beratung

PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 145007.12	Verpackungseinheit	10 im Karton (lose)
Maße Messer (L x B x H)	118 x 4 x 35,4 mm	Maße Umkarton	124 x 36 x 42 mm
Gewicht Messer	13,7 g	Gewicht Umkarton	151,0 g
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff	EAN-Code Umkarton	4002632800665
Schnitttiefe	3,8 mm	Zolltarifnummer	82119200

SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	15. Juni 2016
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 602578-6075-55094-2016/2 C

Zertifikate und Auszeichnungen



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für die beschriebenen Arbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten.

Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Zur Verringerung der Verletzungsgefahr halten Sie Ihre den Schneiduntergrund fixierende und stabilisierende

Hand so, dass beim Abrutschen des Messers weder diese Hand noch andere Körperteile gefährdet sind. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. **ACHTUNG**, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch! Sobald die Klinge nicht mehr scharf ist, entsorgen Sie das Einwegmesser über Ihren Restmüll.

3. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Bewahren Sie das Produkt stets an einem sicheren Ort auf.

4. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP

NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

MDP-PRÜFKARTENSET

NR. 9910



Im MDP-PRÜFKARTENSET gibt es fünf Karten mit verschiedenen Kunststoffkugeln – zwischen 2,5 mm und 8 mm stark. Damit testen Sie zuverlässig die Wirksamkeit Ihrer Metalldetektoren.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com