

Produkt Datenblatt Modell uvex i-guard 9143 282

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- Mitglied der uvex i-range – vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht
- großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4)
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supervision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Gesichtsauflage

Material	TPE, Rezyklat
Farbe	anthrazit

Bügel

Material	PC-PBT
Ausführung	mehrstufige Bügelneigungsverstellung
Farbe	anthrazit, lime

Kennzeichnung

Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub)
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,35 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	grau 23 %
UV-Schutz	UV400

Kennzeichnung

Schutzstufe	5-2,5 (EN 172)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht

48g

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)

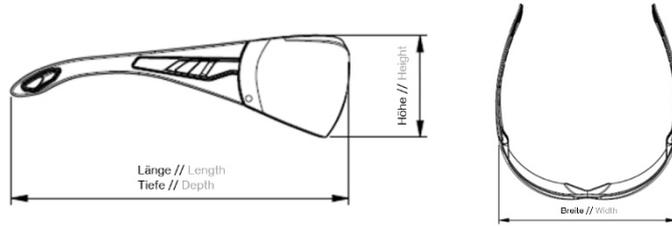
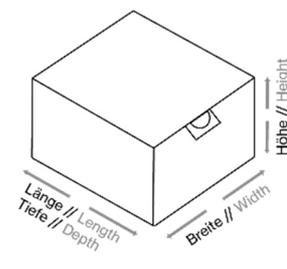
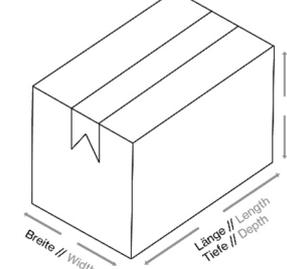


Bild nur als Referenz

160 x 150 x 60

	VE 1	VE 2	VE 3
EAN-Code	4031101933153	4031101933153	4031101933153
Menge in Stk.	1	8	128
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	 <p>Bild nur als Referenz</p> <p>65 x 150 x 70</p>	 <p>185 x 290 x 97</p>	 <p>600 x 400 x 400</p>
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	48	384	6.144
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	78	730	12.535
Ursprungsland	Deutschland		

5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 172

PSA-Kategorie

Kategorie II