

Produkt Datenblatt Modell uvex megasonic 9320 281

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik

- funktionale Vollsichtbrille im Skibrillendesign mit Panoramasichtfeld
- einzigartiges, rahmenloses Scheibendesign mit maximal optimiertem Sichtfeld für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit
- weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- 30 mm breites, längenverstellbares Textil-Kopfband für optimalen Halt und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben und Kopfbänder können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Fassung

Material	TPE
Farbe	anthrazit

Kopfband

Material	textil
Ausführung	längenverstellbar, austauschbar
Farbe	lime, anthrazit

Kennzeichnung


Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub)
mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,4 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	grau 23 %
UV-Schutz	UV400

Kennzeichnung

Schutzstufe	5-2,5 (EN 172)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T

Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabrikssymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht 96g

Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)

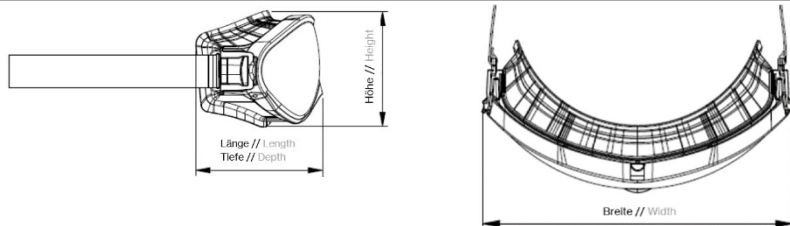

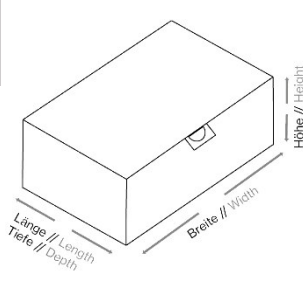
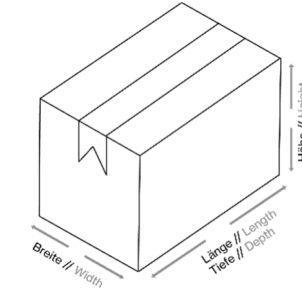


Bild nur als Referenz

85 x 193 x 85

	VE 1	VE 2	VE 3
EAN-Code	4031101790800	4031101790800	4031101790800
Menge in Stk.	1	4	64
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	 <p>Bild nur als Referenz</p>		
	85 x 193 x 85	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	96	384	6.145
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	130	625	10.870
Ursprungsland	Deutschland		

5. Zubehör

Ersatzkopfband



Artikelnummer	9320012
Material Kopfband	textil
Material Kopfbandschieber	PBT
Features	längenverstellbar
Farbe	lime, anthrazit

Ersatzscheibe



Artikelnummer	9320257
Material	PC
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	grau 23 %

6. Sonstiges

Normerfüllung	EN 166 + EN 172
PSA-Kategorie	Kategorie II