

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen



**EAN:** 4013288225207  
**Teilenr:** 05150112001  
**Artikel-Nr:** 9722

**Abmessung:** 405x360x60 mm  
**Gewicht:** 4681 g  
**Ursprungsland:** CZ  
**Zolltarifnr.:** 82041200

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- Die Zyklus Speed Knarre vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit Wera Zyklus Speed Knarre 1/2" und 30-teiligem Zubehör.



**Weblink**


[https://products.wera.de/de/werkstattwagen\\_und\\_schaumstoffeinlagen\\_schaumstoffeinlagen\\_fuer\\_werkstattwagen\\_9722.html](https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9722.html)

Wera - 9722  
 05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen

**Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick**

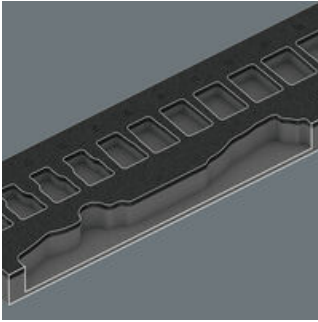

Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

**2-farbige Schaumstoffeinlage**



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

**Schnelldreher**




Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

**Frei schwenkbar**




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeshalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

**Umschaltbar**

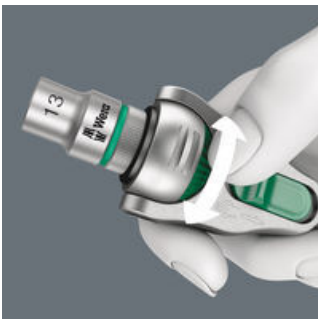

Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

**Niedriger Rückschwenkwinkel**

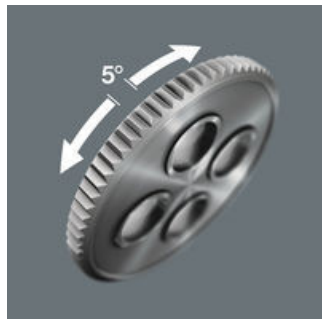

Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

**Zyklus „6 in 1“**



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

**Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben**



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/werkstattwagen\\_und\\_schaumstoffeinlagen\\_schaumstoffeinlagen\\_fuer\\_werkstattwagen\\_9722.html](https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9722.html)


Wera - 9722  
05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Schaumstoffeinlagen für Werkstattwagen


Satz-Inhalt:

**8000 C Zyklus Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm**

 0500360001 1x 1/2" x 277 mm




**8794 LC Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm**

 05003638001 1x 1/2" x 250 mm




**8794 SC Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2", 1/2" x 125 mm**

 05003637001 1x 1/2" x 125 mm




**8795 C Zyklus-Kardangelen, 1/2", 1/2" x 69 mm**

 05003640001 1x 1/2" x 69 mm



**8794 C Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm**


 05003639001 1x 1/2" x 52 mm



**8790 HMC Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 10 x 37 mm**

 05003601001 1x 10 x 37 mm  
 05003602001 1x 11 x 37 mm  
 05003603001 1x 12 x 37 mm  
 05003604001 1x 13 x 37 mm  
 05003605001 1x 14 x 37 mm  
 05003606001 1x 15 x 37 mm  
 05003607001 1x 16 x 37 mm  
 05003608001 1x 17 x 37 mm  
 05003609001 1x 18 x 37 mm  
 05003610001 1x 19 x 37 mm  
 05003611001 1x 20 x 37 mm  
 05003612001 1x 21 x 37 mm  
 05003613001 1x 22 x 37 mm  
 05003614001 1x 24 x 37 mm  
 05003615001 1x 27 x 40 mm  
 05003616001 1x 30 x 42 mm  
 05003617001 1x 32 x 42 mm

**8740 C HF Zyklus Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion, 4 x 60 mm**

 05003820001 1x 4 x 60 mm  
 05003840001 1x 4 x 140 mm  
 05003821001 1x 5 x 60 mm  
 05003841001 1x 5 x 140 mm  
 05003822001 1x 6 x 60 mm  
 05003823001 1x 7 x 60 mm  
 05003842001 1x 6 x 140 mm  
 05003824001 1x 8 x 60 mm  
 05003825001 1x 10 x 60 mm

WebLink

[https://products.wera.de/de/werkstattwagen\\_und\\_schaumstoffeinlagen\\_schaumstoffeinlagen\\_fuer\\_werkstattwagen\\_9722.html](https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9722.html)

Wera - 9722  
 05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

9822 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklus Knarre 1/2" Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm

05137322001<sup>1)</sup> 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/werkstattwagen\\_und\\_schaumstoffeinlagen\\_schaumstoffeinlagen\\_fuer\\_werkstattwagen\\_9722.html](https://products.wera.de/de/werkstattwagen_und_schaumstoffeinlagen_schaumstoffeinlagen_fuer_werkstattwagen_9722.html)

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)