


KERN AC 14

KERN

Standard Kleinklammer-Aufsatz für Zug- und Reißtests bis 500 N, Breite 15 mm, Spannweite 4 mm, Gewinde: M6

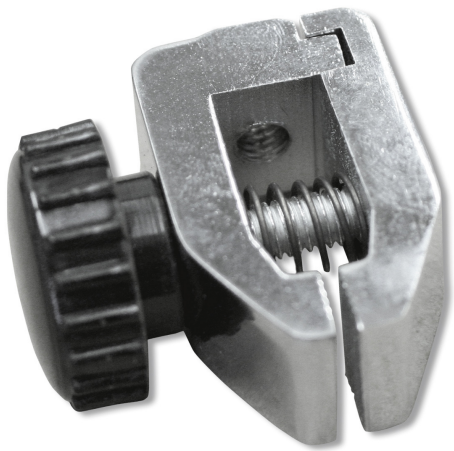

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messinstrumente
Produktgruppe	Klemmen

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	40×36×20 mm
Material Gehäuse	Metall
Material	Stahl
Zug-/Druckkraft [Max]	500 N
Maximale Klemmbreite	15 mm
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M6

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×100×10 mm
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,25 kg
Versandgewicht	0,21 kg