


KERN ADJ 600-C3

KERN

Der Preisführer unter den Analysenwaagen mit interner Justierung

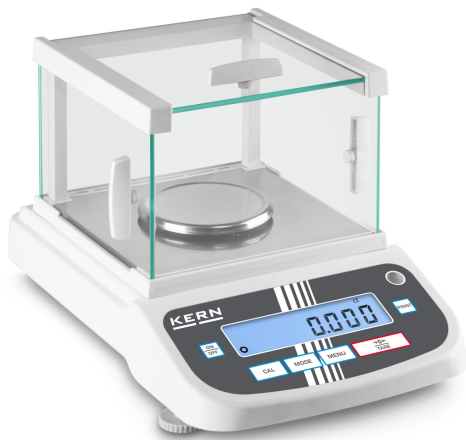

Außermittigte Belastung bei 1/3 [Max]	0,0025 ct
Max. Kriechen (15 Minuten)	2 mg
Max. Kriechen (30 Minuten)	4 mg

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	ja
Display Segmente	7
Display Ziffernhöhe	16 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	230×310×210 mm
Abmessungen rechteckiger Windschutz - Innen (B×T×H)	170×160×110 mm
Abmessungen rechteckiger Windschutz - Außen (B×T×H)	175×175×130 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Windschutz	Glas
Abmessungen Wägefläche (Ø)	90 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	6
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Prozentbestimmung	✓
Zählfunktion	✓
Standby-Funktion	✓
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	1 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	10 mg
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 50, 100
Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	120.000

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Laborwaage
Produktgruppe	Analysenwaage
Produktfamilie	ADJ

Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Kraftkompensation
Wägebereich [Max]	600 ct
Wägebereich [Max] in Karat	600 ct
Ablesbarkeit [d]	0,001 ct
Ablesbarkeit Karat [d] (ct)	0,001 ct

Auflösung	600.000
-----------	---------

Linearität	± 0,004 ct
------------	------------

Reproduzierbarkeit	0,002 ct
--------------------	----------

Tarierbereich	600 ct
---------------	--------

Voreingestellte Einheit	g
-------------------------	---

Einheiten	g
	ct
	lb
	oz

USP Mindesteinwaage (k = 2, U = 0.1%)	800 mg
---------------------------------------	--------

Justiermöglichkeiten	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
----------------------	-----------------------------------------------

Mögliche Justierpunkte	100 g; 120 g
------------------------	--------------

Justierautomatik Standard Temperaturabweichung	2 °C
------------------------------------------------	------

Justierautomatik Standard Zeitintervall	3 h
-----------------------------------------	-----

Einschwingzeit	4 s
----------------	-----

Anwärmzeit	4 h
------------	-----

KERN ADJ 600-C3



Der Preisführer unter den Analysenwaagen mit interner Justierung

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] 100-265V; 50-60Hz; 2,0A

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 12V; 2A

mitgelieferte Stromversorgung Netzteil

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang EURO
UK
US

Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional EURO
UK
US
CH

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] 20 %

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 85 %

Umgebungstemperatur [Min] (°C) 10 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 30 °C

Lagertemperatur [Min] -10 °C

Lagertemperatur [Max] 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 336×455×425 mm

Nettogewicht 4,5 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 4,6 kg

Bruttogewicht ca. 7 kg

Versandgewicht 13 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 963-101

Artikelnummer für Konformitätszertifikat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

