


# KERN CE HSN

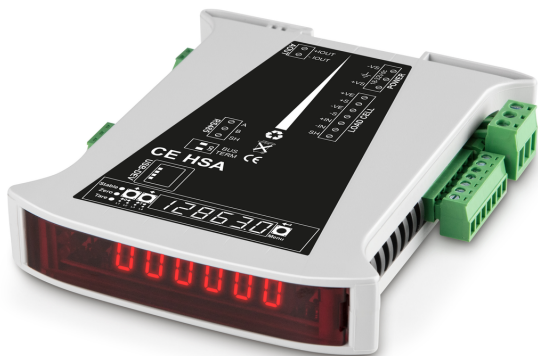

Kompaktes Auswertegerät (Hutschienenmodul) zum Einbau in Schaltschränke



Schnittstellen	Digital I/O
	RS-485
	USB-Device
	Profinet
IP-Schutz - Kompletgerät	IP20

 
Umgebungsbedingungen	
Verwendungstemperatur [Min]	-10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	70 °C

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×155×140 mm
Nettogewicht	0,149 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	1,1 kg

Dienstleistungen	
Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage   on request

## Piktogramme

### STANDARD



Kategorie	
Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik-Komponente
Produktgruppe	Digitaler Wägetransmitter
Produktfamilie	CE HS

Messsystem	
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	10.000
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Anzahl Plattformen / Kanäle	1
Interne Messfrequenz	1600 Hz

Zulassung	
CE Zeichen	✓

Display	
Terminal - Display-Art	7 Segment LED
Display Segmente	6
Display Ziffernhöhe	7,62 mm

Bauform	
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	120×101×23 mm

Funktionen	
Anzahl Tasten für Bedienung	3
Tarierfunktion	automatisch & manuell (mehrmalig)