


# KERN CE HSR

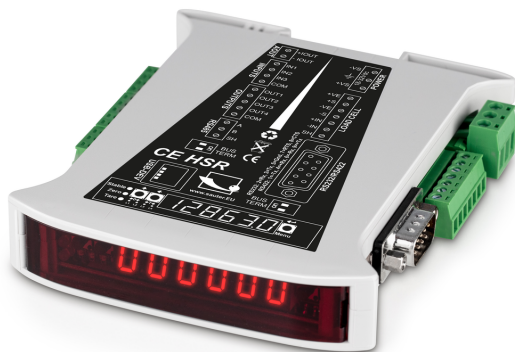

Kompaktes Auswertegerät (Hutschienenmodul) zum Einbau in Schaltschränke



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik-Komponente
Produktgruppe	Digitaler Wägetransmitter
Produktfamilie	CE HS

## Messsystem

Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	10.000
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Anzahl Plattformen / Kanäle	1
Interne Messfrequenz	1600 Hz

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Terminal - Display-Art	7 Segment LED
Display Segmente	6
Display Ziffernhöhe	7,62 mm

## Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	120×101×23 mm
-----------------------------------	---------------

## Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	3
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig Digital I/O

RS-485  
USB-Device

IP-Schutz - Kompletgerät	IP20
--------------------------	------

## Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	-10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	70 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×155×140 mm
Nettogewicht	0,149 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	1,1 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage   on request
---	--------------------------

## Piktogramme

### STANDARD

