


# KERN CK 30-Y4

Flache Miniatur Wägezelle aus legiertem Stahl

# KERN

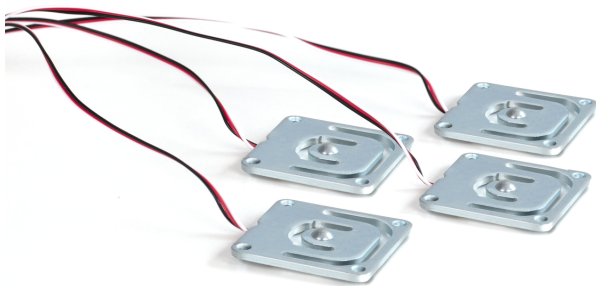

## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messzelle
Produktgruppe	Wägezelle
Produktfamilie	CK Y4

## Messsystem

Wägebereich [Max]	30 kg
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Wägezelle OIML-Klasse	C1
Wägezelle - Kennwert - Nominal	0,8 mV/V
Wägezelle - Kennwert - Varianz	0,2 mV/V
Wägezelle - Kombiniertes Fehler	0,05%
Wägezelle - Totlast [Min] (%)	0%
Messanwendungen	Masse
Wägezelle - Eingangswiderstand - Nominal	1000 $\Omega$
Wägezelle - Ausgangswiderstand - nominal	1000 $\Omega$
Wägezelle - Isolationswiderstand - [Min]	2000 M $\Omega$
Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Min]	9 V
Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Max]	12 V
Wägezelle - Eingangswiderstand - Varianz	10 $\Omega$
Wägezelle - Ausgangswiderstand - Varianz	10 $\Omega$
Kraftrichtungen	Druck

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Bauform

Bauform	Miniatur Biegebalken
---------	----------------------

Abmessungen (B×T×H)	34×34×4,5 mm
Material	Stahl, verzinkt
Kabellänge	0,45 m
Montage - Krafteinleitung	Auflagepunkt
Montage - Kraftausleitung	4 × Durchgangsbohrung Ø 3,1 mm

## Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	IP65
--------------------------	------

## Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	-10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	60 °C
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-20 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	50 °C
Lagertemperatur [Min]	-30 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	34×34×2 mm
Nettogewicht	0,06 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Druckkraft)	963-261V
---	----------

## Piktogramme

### STANDARD

