


KERN CO 10-Y3

Miniatur-Knopfmesszelle aus rostfreiem Edelstahl

KERN

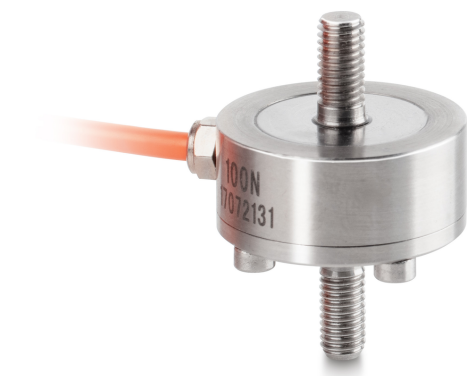

Material	Stahl, rostfrei
Kabellänge	2 m
Montage - Krafteinleitung	Außengewinde M5
Montage - Kraftausleitung	Außengewinde M5

Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	IP66
--------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	0 °C
Verwendungstemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×105×40 mm
Nettogewicht	0,037 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung (Zugkraft)	963-161V
Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Druckkraft)	963-261V
Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Zugkraft/Druckkraft)	963-361V

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messzelle
Produktgruppe	Wäge-/Kraftmesszelle
Produktfamilie	CO Y3

Messsystem

Wägebereich [Max]	10 kg
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Wägezelle OIML-Klasse	G2
Wägezelle - Kennwert - Nominal	2 mV/V
Wägezelle - Kombiniertes Fehler	0,1%
Messanwendungen	Kraft Masse

Wägezelle - Eingangswiderstand - Nominal	800 Ω
--	-------

Wägezelle - Ausgangswiderstand - nominal	800 Ω
--	-------

Wägezelle - Isolationswiderstand - [Min]	5000 MΩ
--	---------

Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Min]	10 V
--	------

Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Max]	15 V
--	------

Messbereich Kraft [Max] (N)	100 N
-----------------------------	-------

Kraftrichtungen	Zug Druck
-----------------	--------------

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Bauform	Zug- Druckstab
---------	----------------