

KERN EOC 20K-3A



Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit



Wägezellen-Verbindung 4-Leiter

| Zulassung | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |

| Display | |
|---------------------------------------|-----------|
| Display-Art | LCD |
| Terminal - Display-Art | LCD |
| Display Größe | 110x35 mm |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Segmente | 6 |
| Display Ziffernhöhe - Kleinste Ziffer | 25 mm |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |

| Bauform | |
|-----------------------------------|----------------|
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 268×115×80 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 300×300×110 mm |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Flussstahl |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 300×300 mm |
| Auswertegerät Kabellänge | 3 m |
| Material Lastzelle(n) | Aluminium |
| Lastzellen - Anzahl | 1 |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |
| Wandhalterung | ✓ |
| Stativhöhe | 330 mm |
| Stativ neigbar | ✓ |

| Funktionen | |
|---|----------------------------------|
| Anzahl Tasten für Bedienung | 7 |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | 3 min |
| | off |
| | 5 min |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 30 min |
| | 15 min |
| | 3 min |
| | off |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 5 min |
| | 30 min |
| | 15 min |
| Tarierfunktion | manuell (einmalig und mehrmalig) |
| Prozentbestimmung | ✓ |
| Zählfunktion | ✓ |

| Kategorie | |
|------------------|----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaage |
| Produktgruppe | Plattformwaage |
| Produktfamilie | EOC |

| Messsystem | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 24 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,002 kg |
| Auflösung | 12.000 |
| Linearität | ± 0,006 kg |
| Linearisierung (in Punkten) | 3 |
| Reproduzierbarkeit | 0,002 kg |
| Tarierbereich | 24 kg |
| Voreingestellte Einheit | kg |
| Einheiten | kg |
| | g |
| | lb |
| | oz |
| | PCS |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 24 kg (M1) |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Anwärmzeit | 30 min |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,01 kg |
| Max. Kriechen (15 Minuten) | 8 g |
| Max. Kriechen (30 Minuten) | 16 g |
| Wägezelle Bauart | Alu IP65 Silikonbeschichtet |

KERN EOC 20K-3A



Robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

| | |
|--|----------------------|
| Toleranzwägung | ✓ |
| Toleranzwägung - Signalart | akustisch optisch |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen | ✓ |
| Rezeptur-/Summierstufe | Sum A |
| Summenspeicher-Funktion | ✓ |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig |
| IP-Schutz - Kompletgerät | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz - Anzeige | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP65 |
| IP-Schutz - Plattform | IP65 |

Zählen

| | |
|---|----------------------|
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen | 1 g |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 10 g |
| Mögliche Referenzstückzahl(en) | 10, 20, 50, 100, 200 |
| Zählaufösung (unter Laborbedingungen) | 24.000 |

Energieversorgung

| | |
|--|------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100V-240V, 0.4A |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12V, 1000mA |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO UK CH |
| Akku optional | Akku optional - intern |
| Akku Ladezeit | 3 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 26 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 43 h |
| Batterie-/Akkuart | Pb |
| Batterie Betriebsdauer | 100 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 0 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |

Verpackung & Versand


| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 715×360×185 mm |
| Nettogewicht | 5,2 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 6 kg |
| Bruttogewicht ca. | 8 kg |
| Versandgewicht | 9,5 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-248 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-128 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD

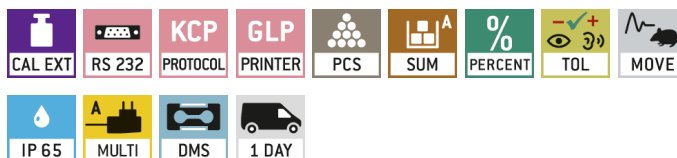

OPTION

