


# KERN FK-A01

# KERN

Tensiometer-Aufsatz mit Safe-insert-Funktion: Ziehen und loslassen, um das laufende Kabel in die Führungsrollen einzuführen, für Zugspannungsprüfungen bis zu 250 N, Aluaufsatz, Rollen nach innen verstellbar

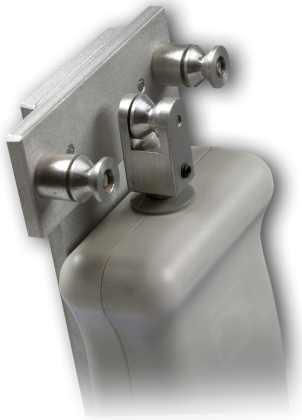

## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

## Bauform

Abmessungen Gerät (B×T×H)	140×140×40 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	140×140×40 mm
Material	Metall
Material Gehäuse	Metall

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	200×100×50 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,55 kg
Versandgewicht	0,52 kg

## Piktogramme

STANDARD

