


KERN KFP 6000V20M

Plattform

KERN

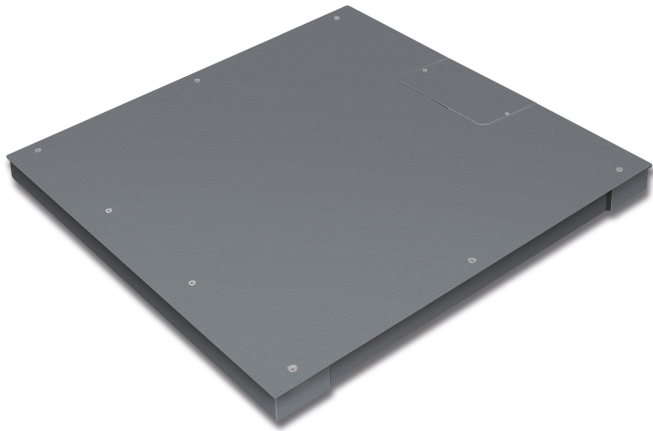

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Versandart	Spedition
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1550×1300×350 mm
Nettogewicht ca.	210 kg
Bruttogewicht ca.	275 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-232
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-132

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponenten
Produktgruppe	Wägebrücke

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	2000 g
Wägebereich [Max]	6000 kg
Mindestgewicht [Min]	40 kg
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	2 kg

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1500×1500×121 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	1500×1500 mm
Abmessungen Wägefläche	1500×1500 mm
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Stahl, lackiert
Kabellänge	5 m
Fußschrauben drehbar	✓
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Lastzellen - Anzahl	4
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	20 m

Funktionen

IP-Schutz - Lastzelle	IP67
IP-Schutz - Plattform	IP67 (Junctionbox)