

KERN KFC-TM

Auswertegerät mit Alibispeicher



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Auswertegerät

Messsystem

Anzahl Wägebereiche	2
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	30.000
Linearisierung (in Punkten)	3
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg
	g
	lb
	ffa
	PCS
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg
	g
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display-Art	LCD
Terminal - Display-Art	LCD mit Hinterleuchtung
Display Größe	160x60
Display Hinterleuchtung	ja
Display Segmente	6
Display Ziffernhöhe	50 mm

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	220×145×65 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	220×145×65 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Wandhalterung	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	7
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	off
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	5 min
	2 min
	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec
Kapazitätsanzeige	✓
PreTare-Funktion	✓
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Hold-Funktion	✓
Prozentbestimmung	✓
Zählfunktion	✓
Toleranzwägung	✓
Toleranzwägung - Signalart	akustisch
	optisch
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebbedingungen	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
Summenspeicher-Funktion	✓
Schnittstellen	RS-232 (optional)
	Ethernet (optional)
	Alibi Speicher (optional, factory)
	Analog (0 - 10 V) (optional)
	Analog (4 - 20 mA) (optional)
	Bluetooth BLE (v4.0) (optional)
	USB-Device (optional)
KUP WLAN (optional)	
IP-Schutz - Anzeige	kein IP-Schutz

Zählen

Zähl-Referenzgewicht eingebbar	✓
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 50, free

KERN KFC-TM



Auswertegerät mit Alibispeicher

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	6V, 1A
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH
Akku optional	Akku optional - intern
Akku Ladezeit	8 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	20 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	48 h
Batterie	keine Batterie
Batterie-/Akkuart	Li-Ion

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Verpackung & Versand


Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	280×210×180 mm
Nettogewicht	0,772 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	2,1 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage on request
---	--------------------------

Piktogramme

STANDARD

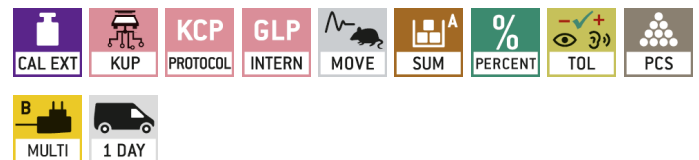

OPTION

