


113.24T 113A.T - Rollgabelschlüssel, phosphatiert**Produktbeschreibung :**

- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
- Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
- Schnecke links drehend.
- Programm von 4" bis 24".
- Ausführung: Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen.

B [mm]:	132
C x C1 [mm]:	42,0 x 38,0
C1 [mm]:	38
E [mm]:	17,0
E1 [mm]:	31,0
E2 [mm]:	17,0
E3 [mm]:	15,0
E4 [mm]:	15,0
L [mm]:	612
L1 [mm]:	61
[g]:	3270

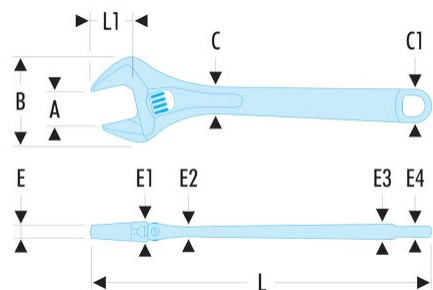