


113A.10T 113A.T - Rollgabelschlüssel, phosphatiert**Produktbeschreibung :**

- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
- Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
- Schnecke links drehend.
- Programm von 4" bis 24".
- Ausführung: Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen.

B [mm]:	69,5
C x C1 [mm]:	21,5 x 28,5
C1 [mm]:	28,5
E [mm]:	9,0
E1 [mm]:	15,5
E2 [mm]:	9,5
E3 [mm]:	12,7
E4 [mm]:	10,0
L [mm]:	255
L1 [mm]:	29
[g]:	480

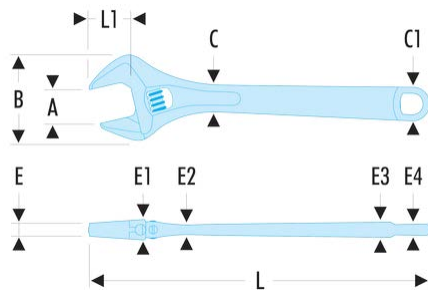