


**113A.12C 113A.C - Rollgabelschlüssel,verchromt****Produktbeschreibung :**

- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
- Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
- Schnecke rechts drehend.
- Programm von 4" bis 24".
- Ausführung: Schaft verchromt, Kopfflächen poliert.

B [mm]:	80,0
C x C1 [mm]:	25,0 x 31,0
C1 [mm]:	31
E [mm]:	10,0
E1 [mm]:	18,0
E2 [mm]:	10,2
E3 [mm]:	13,0
E4 [mm]:	10,0
L [mm]:	306
L1 [mm]:	34
[g]:	700

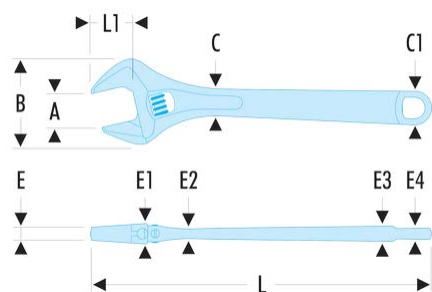