


**113A.12T 113A.T - Rollgabelschlüssel, phosphatiert****Produktbeschreibung :**

- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
- Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
- Schnecke links drehend.
- Programm von 4" bis 24".
- Ausführung: Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen.

<b>B [mm]:</b>	80
<b>C x C1 [mm]:</b>	25,0 x 31,0
<b>C1 [mm]:</b>	31
<b>E [mm]:</b>	10,0
<b>E1 [mm]:</b>	18,0
<b>E2 [mm]:</b>	10,2
<b>E3 [mm]:</b>	13,0
<b>E4 [mm]:</b>	10,0
<b>L [mm]:</b>	306
<b>L1 [mm]:</b>	34
<b>[g]:</b>	700

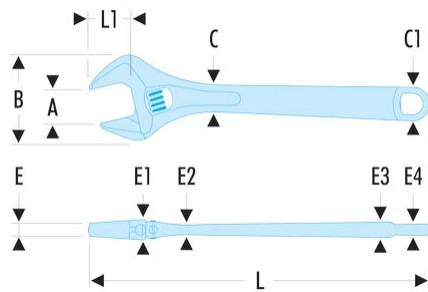