


113A.15T 113A.T - Rollgabelschlüssel, phosphatiert**Produktbeschreibung :**

- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
- Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
- Schnecke links drehend.
- Programm von 4" bis 24".
- Ausführung: Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen.

B [mm]:	97
C x C1 [mm]:	28,0 x 35,0
C1 [mm]:	35
E [mm]:	13,5
E1 [mm]:	20,0
E2 [mm]:	12,0
E3 [mm]:	14,8
E4 [mm]:	11,5
L [mm]:	380
L1 [mm]:	44
[g]:	1145

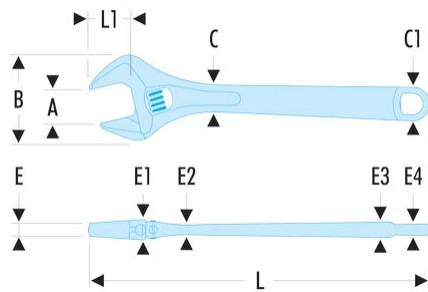