


113A.18T 113A.T - Rollgabelschlüssel, phosphatiert**Produktbeschreibung :**

- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
- Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
- Schnecke links drehend.
- Programm von 4" bis 24".
- Ausführung: Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen.

B [mm]:	115
C x C1 [mm]:	31,0 x 38,5
C1 [mm]:	38,5
E [mm]:	16,0
E1 [mm]:	22,5
E2 [mm]:	14,3
E3 [mm]:	17,8
E4 [mm]:	13,5
L [mm]:	456
L1 [mm]:	53
[g]:	1790

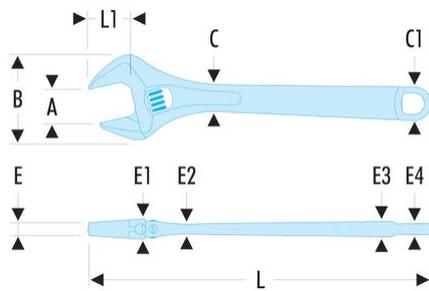