


113A.4T 113A.T - Rollgabelschlüssel, phosphatiert**Produktbeschreibung :**

- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
- Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
- Schnecke links drehend.
- Programm von 4" bis 24".
- Ausführung: Schaft phosphatiert, Kopfflächen feingeschliffen.

B [mm]:	34
C x C1 [mm]:	11,0 x 14,0
C1 [mm]:	14
E [mm]:	4,5
E1 [mm]:	9,5
E2 [mm]:	5,0
E3 [mm]:	6,5
E4 [mm]:	5,0
L [mm]:	114
L1 [mm]:	13
[g]:	65

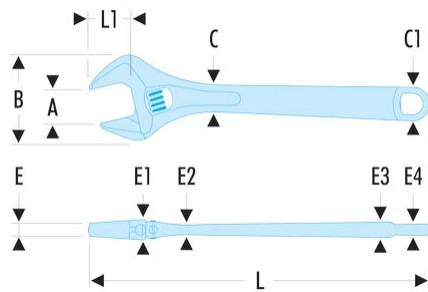